



EI圧着済コンタクトケーブル



専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4/パック **翌日**(当日)

5/パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4/パック **3日目**


5/パック~ **都度見積**

非在庫品

お値引き

1~5/パック	基準単価
6~10/パック	5%
11/パック~	10%

外形イメージ図

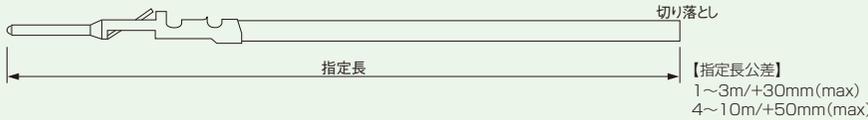

1/パック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
170204-20 - D - 1

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		標準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様		重量 1m (g)
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式	
				1	2	3	5	7	10			
170204-20	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,112	¥2,935	¥3,757	¥5,402	¥7,047	¥9,515	AWG20	170204-1	415
170205-26				¥1,612	¥1,914	¥2,215	¥2,819	¥3,422	¥4,327	AWG26	UL1007 タイプ	170205-1
170429-20	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,154	¥2,976	¥3,799	¥5,444	¥7,089	¥9,556	AWG20	170429-1	415
170430-26				¥1,685	¥1,987	¥2,288	¥2,892	¥3,495	¥4,400	AWG26		170430-1

オリジナル手動圧着工具



EIシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- EIシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-A06



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日**(当日)

3丁~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

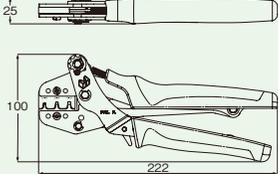

圧着方法

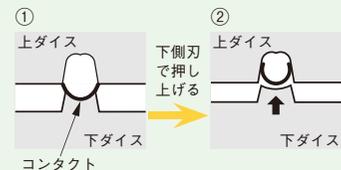

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。



型式	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線			重量(g)	基準単価	
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	スライド単価 2丁~
MSHT-A06	EI	170430-1	オス(ピン)	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4	600	¥12,800	¥9,800
		170429-1		26~20	0.14~0.52	1.1~1.9			
		170205-1	メス(ソケット)	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4			
		170204-1		26~20	0.14~0.52	1.1~1.9			