


Y型

RoHS

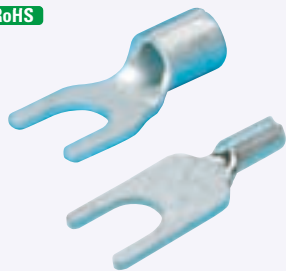

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用



出荷日

価格表参照

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

(翌日出荷品)

在庫品

(その他)

非在庫品

1パック 100個入

ココが特長

端子台の端子間ピッチに合わせたラインナップも充実

- オリジナル企画品の0.08-3.0.08-V3.5は、電線の折返しが必要なため配線コストを45%も削減できる(弊社測定値)画期的な商品です。
- 一般的に最も幅広く使われているY型絶縁無しの圧着端子です。
- 大同端子製造:UL E74917 CSA LR66230  
日本圧着端子製造:UL E42024 CSA LR20812  
F0.3-3はULのみの取得です。



- ・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
- ・販売は1パック(100個入り)または箱単位からになります。


外形寸法表および適用電線

■大同端子製造(株)製


型式	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ			重量(g)	適合手動工具 03731,3732ページ	
	A	B	C	D	E	F	G	H	単線(mm)	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG			
F0.08-3	3.2	5.2	12.5	5.9	4	2.3	0.45	0.8	—	0.08	28	0.344	DS031	
F0.08-V3.5	3.7	5.7	14.2	7.7								0.406		
F0.3-3	3.2	5.2	13.5	5.9								0.282		
F1.25-M3	3.2	5.6	14.2	5.0								0.464		
F1.25-3	3.2	6.0	14.2	4.4	4.5	3.4	1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	0.476	DS031 NH-1	
F1.25-V3.5	3.7	5.7	15.2	6.3								0.511		
F1.25-L3.5	3.7	5.9	15.6	6.5								0.525		
F1.25-3.5	3.7	6.0	14.2	4.4								0.449		
F1.25-C3.5	3.7	6.0	12.8	4.5								0.430		
F1.25-4	4.3	7.0	16.2	6.5								0.569		
F1.25-5	5.3	8.0	16.8	7.0								0.583		
F2-3	3.2	5.5	14.2	4.4								0.546		
F2-S3.5	3.7	5.7	15.7	6.5	0.622	4.5	4.2	2.3	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14	0.645	NH-1 214A
F2-3.5	3.7	6.6	15.8	6.0	0.680									
F2-4	4.3	6.9	16.2	7.2	0.807									
F2-5	5.3	8.5	17.2	8.5	1.387									
F5.5-4	4.3	8.5	18	7.2	1.435									
F5.5-5	5.3	9.0	19	8.5	1.435									
F5.5-6	6.4	12.5	23.5	10.5	1.905									

■日本圧着端子製造(株)製

型式	外形寸法(単位:mm)								適合電線サイズ			重量(g)	適合手動工具 03731ページ
	A	B	C	D	E	F	G	H	単線(mm)	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG		
1.25-C3.5A-BOX	3.7	5.6	15.8	6.3	4.8	3.4	1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	0.517	NH-1

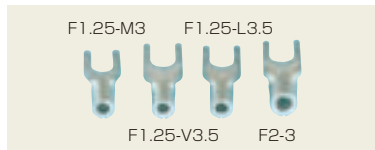

外形図

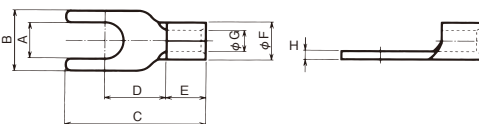

1パック 100個入



箱買いがお得です。

型式	パック品 入り数	箱入り品 入り数	標準単価		スライド単価		出荷日			
			1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	1~4箱	5~9箱	1~10/パック	1~5箱	11/パック~6箱~
F0.08-3	100個	1000個	¥445	¥359	¥316	¥3,070	¥2,340	翌日出荷	7日日出荷	都度見積
F0.08-V3.5			¥445	¥359	¥316	¥3,070	¥2,340			
F0.3-3			¥445	¥359	¥316	¥3,220	¥2,453			
F1.25-M3			¥460	¥371	¥327	¥2,830	¥2,160			
F1.25-3			¥460	¥371	¥327	¥3,070	¥2,340			
F1.25-V3.5			¥460	¥371	¥327	¥2,830	¥2,160			
F1.25-L3.5			¥460	¥371	¥327	¥2,830	¥2,160			
F1.25-3.5			¥460	¥371	¥327	¥3,070	¥2,340			
F1.25-C3.5			¥460	¥371	¥327	¥3,070	¥2,340			
F1.25-4			¥460	¥371	¥327	¥3,220	¥2,453			
F1.25-5			¥460	¥371	¥327	¥3,220	¥2,453			
F2-3			¥483	¥390	¥344	¥2,970	¥2,278			
F2-S3.5			¥483	¥390	¥344	¥2,970	¥2,278			
F2-3.5			¥478	¥385	¥339	¥3,480	¥2,660			
F2-4			¥478	¥385	¥339	¥3,480	¥2,660			
F2-5			¥478	¥385	¥339	¥3,480	¥2,660			
F5.5-4			¥847	¥684	¥602	¥3,110	¥2,370			
F5.5-5			¥847	¥684	¥602	¥3,110	¥2,370			
F5.5-6			¥1,093	¥883	¥779	¥3,805	¥2,910			


販売: ミスミ / 製造元: 大同端子製造(株)

型式	パック品 入り数	箱入り品 入り数	標準単価		スライド単価		出荷日	
			1~4箱	5~9箱	1~4箱	5~9箱	1~4箱	5~9箱
1.25-C3.5A-BOX	設定無し	1000個	¥2,100	¥1,900	3日日出荷	都度見積		

販売: ミスミ / 製造元: 日本圧着端子製造(株)



 注文例



※箱入り品をご注文の場合は、パック品の型式の後に「-BOX」をお付けください。

 
関連商品

05003ページ



コネクタ端子台

03730ページ



絶縁キャップ