

250シリーズ

圧着端子  
テスト端子

オス(嵌合部露出型)

RoHS



取得規格  
UL (E78965)  
CSA (LR28418)

Web/メール受付け

ココが  
特長


信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子

- 機器内電線の中継用として使用できます。UL,CSAを取得しているため安心してご使用いただけます。
- 結合相手は250シリーズのメスです。
- 電氣的仕様は**3721ページ**



- ・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用はお避けください。
- ・販売は1パック(100個入り)からになります。

外形図

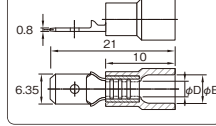

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)		適用電線範囲		むき寸法の 目安(mm)	適合工具 3731ページ
			φD	φE	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG		
TMEDV-630809-M	赤	塩化ビニル	1.85	4.1	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDV-630820-M	青	UL94V-0	2.55	4.5	2.0	14		



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10/パック	10/パック
TMEDV-630809-M	¥720	¥690	¥640	
TMEDV-630820-M	¥750	¥720	¥660	

1パック 100個入



型式	TMEDV-630820-M
----	----------------

圧着端子

テスト端子

メス(嵌合部露出型)

RoHS



取得規格  
UL (E78965)  
CSA (LR28418)

Web/メール受付け

ココが  
特長


信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子

- 250シリーズ差込型端子の嵌合部露出型のメスです。
- 電氣的仕様は**3721ページ**



- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用はお避けください。
- ・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

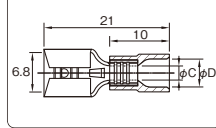

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)				適用電線範囲		むき寸法の 目安(mm)	適合工具 3731ページ
			φC	φD	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG		
TMEDV-630809-F	赤	塩化ビニル	1.7	4.1	0.8	6.35	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDV-630820-F	青	UL94V-0	2.3	4.5			2.0	14		



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10/パック	10/パック
TMEDV-630809-F	¥760	¥720	¥660	
TMEDV-630820-F	¥860	¥820	¥760	

1パック 100個入



型式	TMEDV-630809-F
----	----------------

メス(嵌合部絶縁型)

RoHS



取得規格  
UL (E78965)  
CSA (LR28418)

Web/メール受付け

ココが  
特長


信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子

- 250シリーズ差込型端子の嵌合部絶縁型のメスです。250シリーズのタブ端子(オス)との結合ができます。
- 電氣的仕様は**3721ページ**



- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用はお避けください。
- ・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

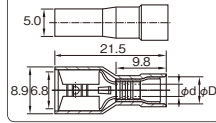

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)				適用電線範囲		むき寸法の 目安(mm)	適合工具 3731ページ
			φd	φD	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG		
TMEDN-630809-FA	赤透明	ナイロン	1.7	4.1	0.8	6.35	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDN-630820-FA	青透明	UL94V-2	2.3	4.5			2.0	14		



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10/パック	10/パック
TMEDN-630809-FA	¥980	¥940	¥870	
TMEDN-630820-FA	¥980	¥940	¥870	

1パック 100個入



型式	TMEDN-630809-FA
----	-----------------