


DIN Rail Terminal Block DINレール取付ネジ式タイプ

MKBシリーズ(15A M3)

RoHS

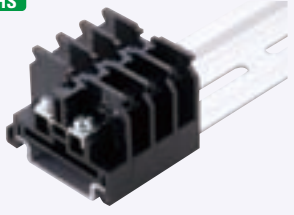

盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用



ココが特長

汎用のM3ネジタイプ

- 600V15Aネジブロック端子台です。
- M3ネジの汎用タイプです。
- 1箱50台入りのお得パックで提供します。

出荷日

1~5箱	翌日(当日)
6箱~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

質量	7.1g/個
定格電圧	600V
定格電流	15A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~14
ネジ	M3(スチール, 亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.5N・m
端子間ピッチ	8.8mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイト UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

寸法図

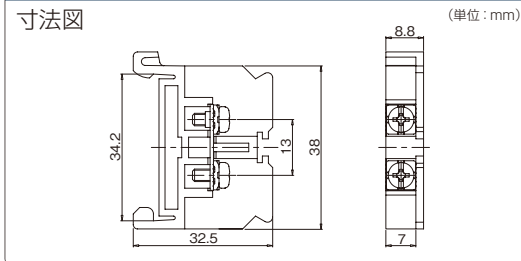

適合圧着端子

 

丸端子
○3703ページ~
Y端子
○3705ページ~

■アクセサリ部品ガイド

商品名	型式	掲載ページ
側板	MKB10E-10P	○5103ページ
絶縁カバー	MKB10-CB-2P	
記名板	MKB10-K-10P	
止め金具	MKS9L-10P	
ショートバー	MKSB-3Y-20P	○5104ページ



1箱 50台入

型式	基準単価		スライド単価	
	1箱~5箱	6箱~9箱	10箱~19箱	20箱~
MKB10-50P	¥1,360	¥1,292	¥1,156	¥1,000




Order 注文例

型式

MKB10-50P

MKBシリーズ(20A M3.5)

RoHS

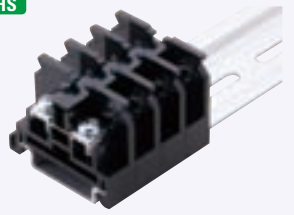

盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用



ココが特長

少し太い電線を使いたい場合に

- 600V20Aネジブロック端子台です。
- M3.5ネジの汎用タイプです。
- 1箱50台入りのお得パックで提供します。

出荷日

1~5箱	翌日(当日)
6箱~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

質量	9.6g/個
定格電圧	600V
定格電流	20A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~12
ネジ	M3.5(スチール, 亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.8N・m
端子間ピッチ	10.5mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイト UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

寸法図

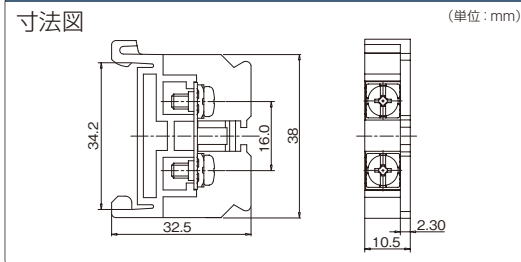

適合圧着端子

 

丸端子
○3703ページ~
Y端子
○3705ページ~

■アクセサリ部品ガイド

商品名	型式	掲載ページ
側板	MKB10E-10P	○5103ページ
絶縁カバー	MKB10-CB-2P	
記名板	MKB10-K-10P	
止め金具	MKS9L-10P	
ショートバー	MKSB-3.5Y-20P	○5104ページ



1箱 50台入

型式	基準単価		スライド単価	
	1箱~5箱	6箱~9箱	10箱~19箱	20箱~
MKB20-50P	¥1,600	¥1,520	¥1,360	¥1,000



Order 注文例

型式

MKB20-50P

端子台

ブロック端子台

コネクタ端子台
(圧着端子タイプ)

コネクタ端子台
(欧州タイプ)

コネクタ端子台
(欧州タイプ)・
パネ

コネクタ変換
ターミナル

コモン端子台

ブロック端子台

2012.9

2013.8

5101