


耐熱結束バンド&固定具

耐熱結束バンド(フッ素樹脂製)

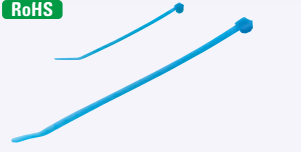

TEFZEL(テフゼール)はデュポン社(米国)製「フロロポリマー」の登録商標名です。


ココが特長 **フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド**

- フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンドです。
- 耐食性に優れ、塩素も含んでいません。
- 屋内、屋外どちらでも使用可能です。

仕様

材質	TEFZEL UL94V-0
色	アクアブルー(半透明水色)
使用温度範囲	-59℃~+170℃
海外認定規格	UL(E56854)

 外形図



型式	全長 A(mm)	バンド幅 B(mm)	バンド厚さ C(mm)	ヘッド高さ D(mm)
PLT1M-C76	102	2.5	1.1	4.7
PLT2 I-C76	203	3.4	1.3	4.6
PLT2S-C76	188	4.8	1.4	6.1

型式	ヘッド幅 E(mm)	最大結束径 φ(mm)	ループの張力強度 Lbs	適用締付工具	重量(g)	標準単価			スライド単価		
						1~9/パック	10~29/パック	30~99/パック	1~9/パック	10~29/パック	30~99/パック
PLT1M-C76	4.8	22	18	CTS-T	0.46	¥3,700	¥3,400	¥3,200			
PLT2 I-C76	6.1	51	25	SK-F303	1.40	¥11,100	¥9,500	¥8,900			
PLT2S-C76	8.1	48	50	Ø6107ページ	2.00	¥13,000	¥11,000	¥10,400			



1パック 100本入



Order 注文例

型式

PLT2S-C76



Delivery 納期

出荷日

1~10/パック	5日目
11/パック~	都度見積

非在庫品

耐熱結束バンド固定具(フッ素樹脂製)



TEFZEL(テフゼール)はデュポン社(米国)製「フロロポリマー」の登録商標名です。

ココが特長 **フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド固定具**

- フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド固定具です。
- 耐熱性結束バンドPLTタイプと合わせてお使いください。
- 屋内、屋外どちらでも使用可能です。

1パック 100本入




型式	標準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30~99/パック	50/パック~
TM3S8-C76	¥13,900	¥12,600	¥11,900	

仕様

材質	TEFZEL UL94V-0
色	アクアブルー(半透明水色)
使用温度範囲	-46℃~+150℃

外形図

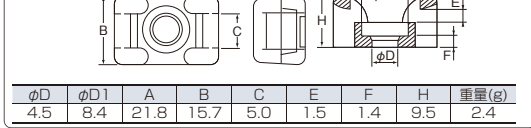

φD	φD1	A	B	C	E	F	H	重量(g)
4.5	8.4	21.8	15.7	5.0	1.5	1.4	9.5	2.4

耐熱結束バンド(46ナイロン製)



ココが特長 **46ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンド**

- 46ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンドです。




ご注意

樹脂中の耐熱材の状態によって、黄緑色に色調が変化します。

仕様

材質	46ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+130℃
色	ベージュ
海外認定規格	UL(E64962)

 外形図



型式	L	A	B	C	D	T	最大結束径(φ)	引張強度N(kgf)	重量(g/本)
T18R-HR	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	22	80(8.16)	0.28
T30R-HR	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	36	135(13.77)	0.62
T50R-HR	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	50	225(22.94)	1.36



1パック 100本入

型式	標準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30~49/パック	50/パック~
T18R-HR	¥1,090	¥760	¥680	¥500
T30R-HR	¥1,450	¥1,010	¥900	¥700
T50R-HR	¥2,840	¥2,000	¥1,800	¥1,600



Order 注文例

型式

T18R-HR



Delivery 納期

在庫品

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)



ココが特長 **66ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンド固定具**


- 耐熱性結束バンドT□□Rシリーズと合わせてお使いください。



ご注意

温度・湿度により、乳白色→薄青色→薄緑色に変化します。

外形図

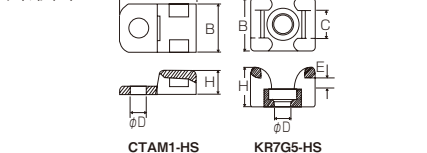

型式	φD	A	B	C	E	H	重量(g/本)
CTAM1-HS	4.3	20.5	10.2	-	-	5.1	0.45
KR7G5-HS	4.5	24.8	14.3	8.3	2.4	12.1	1.9

仕様

材料	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+110℃
色	薄緑
海外認定規格	UL(E64962)



1パック 100本入

型式	標準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30~49/パック	50/パック~
CTAM1-HS	¥3,240	¥2,910	¥2,700	¥2,500
KR7G5-HS	¥3,660	¥3,300	¥3,000	¥2,700



Order 注文例

型式

KR7G5-HS



Delivery 納期

在庫品

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。