


圧接工具

RoHS

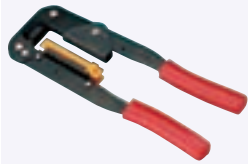

ココが特長

- 幅6mm~15mmまでのコネクタが圧接可能です**
- コネクタ幅に応じて付属のアタッチメントを使い分けます。
 - 圧接可能ワーク高さ、最小9mm(アタッチメント装着時)、最大26mm(アタッチメント非装着時)。
 - クランパー可動範囲、最大10mm
 - 長さ:245mm 重さ:460g

ご注意

- ・コネクタ保持用アタッチメントのみの販売は致しておりません。
- ・コネクタと電線の接続に高い信頼性が求められる場合には、コネクタメーカー取り扱いの専用工具をご使用ください。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 **翌日(当日)**
 6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品

ex

Example 使用方法

操作手順



アタッチメント

圧接するコネクタをコネクタ保持部にセットします。コネクタ幅に応じてアタッチメントを使用してください。



ハンドルを握って圧接します。

圧接可能コネクタ一覧表

品名	型式	掲載ページ
Dsubコネクタ (EMI圧接タイプ)	FD*-*P(オス) FD*-*S(メス)	03021ページ
Dsubコネクタ (EMI圧接タイプ)	FD*-*PF05(オス) FD*-*S05(メス)	03021ページ
セントロニクスコネクタ (汎用圧接パネロックタイプ)	57F-30***-20S(オス) 57F-40***-20S(メス)	03066ページ
セントロニクスコネクタ (EMI圧接タイプ)	57FE-30***-20N-D8(オス) 57FE-40***-20N-D8(メス)	03067ページ
FCN圧接コネクタ	FCN-367J***-AU-F(メス)	03056ページ
MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)	79*-*B500FL-3448(メス) HIF3*-*D-2.54R(メス) ※60・64芯タイプには使用できません。又、ガイドキーが2コこのタイプには使用できません。	03043ページ
MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック付き)	XG4M-***-U	カタログ未掲載

Order 注文例

型式

HT214

¥

型式

標準単価

HT214

¥4,500

圧着工具

裸圧着端子用圧着工具



ココが特長

- 1.25~8.0mm²の裸圧着端子が圧着可能です**
- JIS規格(JIS C 9711) 取得商品ですので安心してお使いいただけます。
 - 長さ:275mm 重さ:430g

電線組み合わせ例

裸圧着端子 裸圧着リングの呼び	裸圧着端子 より線(mm)	裸圧着リング		5N18 ダイス部の呼び
		突合せ型 より線(mm)	重ね合せ型 より線(mm)	
1.25	1.25	0.75と0.75 0.90と0.90 1.25と1.25	-	1.25
2	1.25 2.0	2.0と2.0	0.75と0.75 0.90と0.90 1.25と1.25	2
5.5	3.5 5.5	3.5と3.5 5.5と5.5	2.0と2.0	5.5
8	8.0	8.0と8.0	3.5と3.5	8.0

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 **3日目**
 6個~ **都度見積**

非在庫品

Order 注文例

型式

5N18

¥

型式

標準単価

5N18

¥5,100

裸圧着リング用圧着工具



ココが特長

- φ1.6~φ5.5電線を加工できる裸圧着リング用工具**
- 適用範囲:小・中・大
 - 長さ:290mm 重さ:480g
 - 電線サイズφ1.6mm~φ5.5mmにおいて、裸圧着リング小・中・大を下記表の組合せで電線を重ね合わせて圧着できます。
 - JIS規格(JIS C 9711)取得商品ですので安心してお使いいただけます。
 - その他の圧着工具は**03731**
 - 適合圧着端子は**03707**

電線組み合わせ例

裸圧着リングの呼び	最大使用電流(A)	電線組み合わせ				IS-1 ダイス部の呼び
		同一電線	異なる電線			
		φ1.6mmまたはφ2.0mm	φ2mmまたはφ3.5mm	φ2.6mmまたはφ5.5mm		
小	20	2本 3~4本	2本	-	φ1.6mm 1本と0.75mm 1本 φ1.6mm 2本と0.75mm 1本 φ2.0mm 1本と1.6mm 1本 φ2.0mm 1本と1.6mm 3~5本 φ2.0mm 2本と1.6mm 1~3本 φ2.0mm 3本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と1.6mm 1~3本 φ2.6mm 1本と2.0mm 1~2本 φ2.6mm 2本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本	16x2 φ 小
中	30	5~6本	3~4本	2本	φ2.0mm 1本と1.6mm 6本 φ2.0mm 2本と1.6mm 4本 φ2.0mm 3本と1.6mm 2本 φ2.0mm 4本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と2.0mm 3本 φ2.6mm 2本と1.6mm 2本 φ2.6mm 1本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本	中
大	30	7本	5本	3本	φ2.0mm 1本と1.6mm 6本 φ2.0mm 2本と1.6mm 4本 φ2.0mm 3本と1.6mm 2本 φ2.0mm 4本と1.6mm 1本 φ2.6mm 1本と2.0mm 3本 φ2.6mm 2本と1.6mm 2本 φ2.6mm 1本と2.0mm 1本とφ1.6mm 1本	大

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 **3日目**
 6個~ **都度見積**

非在庫品

Order 注文例

型式

IS-1

¥

型式

標準単価

IS-1

¥5,640