


ステンレス製コントロールボックス

SSB/SSMタイプ専用アクセサリ

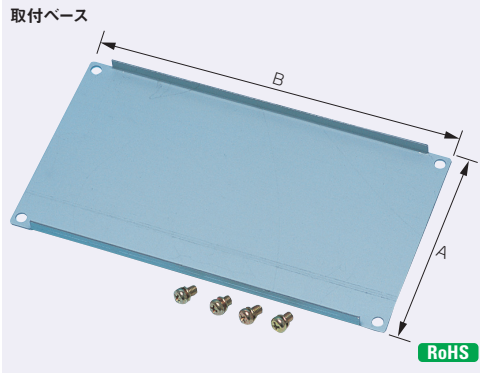


仕様

| | |
|------|---------------------|
| 材質 | SECC t1.2(表面処理:無処理) |
| 付属ビス | M5×8 ナベクロメート4個 |

ココが
特長

SSB/SSMタイプ専用取付ベース

Web設計ボックスで簡単穴加工
▶6363ページ

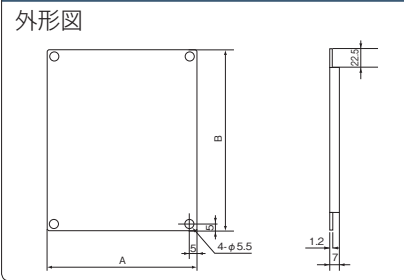

Webボックス 固定サイズ 穴加工 スチール

Delivery 納期

出荷日

| | |
|------|-------|
| 1~5個 | 3日日出荷 |
| 6個~ | 都度見積 |

非在庫品



価格表/適合機種

| 型式 | 基準単価 | | サイズ(単位:mm) | | 自重(g) | 適合ボックス型式 |
|--------------|--------|--------|------------|-----|-------|---------------|
| | 1~5個 | 6~99個 | A | B | | |
| BOX-SSC-1215 | ¥970 | ¥910 | 76 | 126 | 108 | BOX-SS*121508 |
| BOX-SSC-1515 | ¥980 | ¥930 | 106 | 126 | 138 | BOX-SS*151508 |
| BOX-SSC-1522 | ¥1,050 | ¥990 | 106 | 196 | 210 | BOX-SS*152210 |
| BOX-SSC-2020 | ¥1,110 | ¥1,050 | 156 | 176 | 272 | BOX-SS*202010 |
| BOX-SSC-2028 | ¥1,200 | ¥1,140 | 156 | 256 | 397 | BOX-SS*202812 |



Order 注文例

型式

BOX-SSC-1215


穴加工は...

Web設計ボックス ▶ Web見積 6363ページ

穴加工図面を受付 ▶ メール&FAX見積 6370ページ

当ページの商品はWeb見積またはメール&FAX見積を選択して見積ができます。

交換用ガスケット

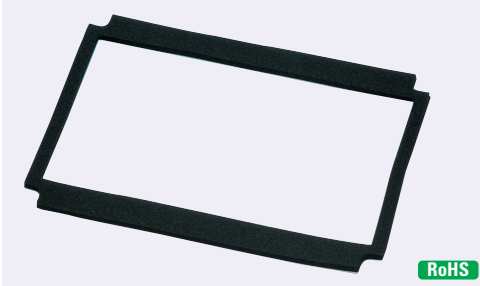

仕様

| | |
|----|----------|
| 材質 | EPDMt5.0 |
|----|----------|

ココが
特長

SSBタイプ専用交換用ガスケット

Delivery 納期

出荷日

| | |
|------|------|
| 1~5個 | 5日目 |
| 6個~ | 都度見積 |

非在庫品



価格表/適合機種

| 型式 | 基準単価 | | 自重(g) | 適合ボックス型式 |
|---------------|------|-------|-------|---------------|
| | 1~5個 | 6~99個 | | |
| BOX-SSB-G1215 | ¥240 | ¥220 | 6.0 | BOX-SSB121508 |
| BOX-SSB-G1515 | ¥310 | ¥290 | 6.3 | BOX-SSB151508 |
| BOX-SSB-G1522 | ¥360 | ¥340 | 6.5 | BOX-SSB152210 |
| BOX-SSB-G2020 | ¥530 | ¥510 | 11.3 | BOX-SSB202010 |
| BOX-SSB-G2028 | ¥720 | ¥690 | 11.5 | BOX-SSB202812 |



Order 注文例

型式

BOX-SSB-G1215

2010.7
▼
2011.6

6314