

お求めやすい価格により、人気の高いサイズだけを厳選

WEBなら、切削工具50万点取扱い!

ドリル


ミスミ C-VALUE

HSS DRILLS

ハイス鋼ドリル

●テーパシャンク/レギュラー -TAPERSHANK/REGULAR LENGTH-

YTD

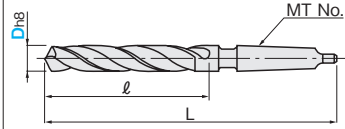

シンニング無し



- ①シンニングは施しておりません。
- ②ホモ処理=四三酸化鉄皮膜処理

材質	HSS ホモ処理			直径D	公差 (h8)			
仕様	先端角 118° レギュラー 20°~30° 再研磨			13.5~18	0 -0.027			
				18.5~30	0 -0.033			
一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○								

○=適

型番 YTD 1本単位

直径 D	溝長 l	全長 L	MT No.	¥通常単価 20本以上お見積り		
				1本	2~9本	5~19本
13.5	108	189	1	1,560	1,520	1,480
14	108	189	1	1,610	1,570	1,530
16	120	218	2	2,030	1,960	1,930
16.5	125	223	2	2,220	2,150	2,110
17	125	223	2	2,330	2,260	2,210
18	130	228	2	2,570	2,490	2,440
18.5	135	233	2	2,640	2,560	2,510
19	135	233	2	2,770	2,680	2,630
20	140	238	2	2,910	2,820	2,770
20.5	145	243	2	2,950	2,860	2,810
21	145	243	2	3,070	2,980	2,920
22	150	248	2	3,280	3,180	3,110
22.5	155	253	2	3,430	3,330	3,250
23	155	253	2	3,560	3,450	3,380
23.5	155	276	3	3,870	3,750	3,670
24	160	281	3	4,030	3,910	3,830
24.5	160	281	3	4,210	4,090	4,000
25	160	281	3	4,320	4,190	4,100
25.5	165	286	3	4,470	4,340	4,250
26	165	286	3	4,610	4,470	4,380
26.5	165	286	3	4,800	4,660	4,560
27	170	291	3	4,920	4,780	4,680
28	170	291	3	5,300	5,150	5,040
28.5	175	296	3	5,500	5,340	5,230
29	175	296	3	5,810	5,630	5,520
30	175	296	3	6,240	6,050	5,930



Order 注文例

YTD 20
型番 直径(D)

切削条件 P.766



Delivery 出荷日

在庫品

巻末-3

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合は巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。