


ミスミ

POWDER METALLURGY HSS SPIRAL FLUTED TAP

粉末ハイス鋼スパイラルタップ

●難削材対応 -FOR DIFFICULT TO CUT MATERIALS-

M-SPFT

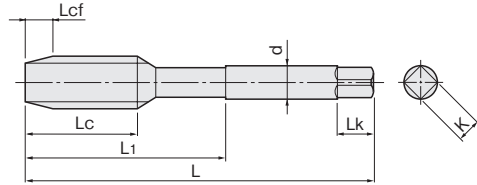

|              |           |              |               |                |              |              |          |        |  |  |
|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------|--|--|
| 材質           | 粉末 HSS    | ホモ処理         | 仕様            | 45°            |              |              |          |        |  |  |
| 一般鋼 (SS・SC材) | 合金鋼 (SCM) | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (50HRC~) | 工具鋼 (SKD, SKS) | ステンレス鋼 (SUS) | 鋳鉄 (FC, FCD) | アルミ (Al) | 銅 (Cu) |  |  |
| ○            | ○         | ○            |               | ○              | ○            | ○            | ○        | ○      |  |  |

※ホモ処理：水蒸気処理により四三酸化鉄皮膜をつくることで、耐溶着性を向上させます。

◎=最適 ○=適

型番 **M-SPFT** **1パック 5本入**

| 呼び M×P    | 食付 Lcf | 精度  | 全長 L | ねじ長 Lc | 首下長 L1 | シャンク径 d | 溝数 | 四角部長さ Lk | 四角部幅 K | バック入数 | ¥通常単価 1~4バック (1本単価) |
|-----------|--------|-----|------|--------|--------|---------|----|----------|--------|-------|---------------------|
| M2 0.4    | 2.5P   | LM1 | 40   | 8      | -      | 3       | 2  | 5        | 2.5    | 5本    | 3,600 (720)         |
| M2.5 0.45 |        | LM1 | 44   | 9.5    | -      | 3       | 2  | 5        | 2.5    |       | 3,200 (640)         |
| M3 0.5    |        | LM2 | 46   | 5      | 20     | 4       | 3  | 6        | 3.2    |       | 3,200 (640)         |
| M4 0.7    |        | LM3 | 52   | 7      | 22     | 5       | 3  | 7        | 4      |       | 3,050 (610)         |
| M5 0.8    |        | LM3 | 60   | 8      | 25     | 5.5     | 3  | 7        | 4.5    |       | 3,150 (630)         |
| M6 1      |        | LM3 | 62   | 10     | 30     | 6       | 3  | 7        | 4.5    |       | 3,350 (670)         |
| M8 1.25   |        | LM3 | 70   | 13     | 35     | 6.2     | 3  | 8        | 5      |       | 5,000 (1,000)       |
| M10 1.5   |        | LM3 | 75   | 15     | 39     | 7       | 3  | 8        | 5.5    |       | 6,300 (1,260)       |
| M12 1.75  |        | LM4 | 82   | 18     | 42     | 8.5     | 3  | 9        | 6.5    |       | 8,700 (1,740)       |

- この商品はバック単位での販売となります。
- M8以下は突き出しセンチとなります。
- 切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報 (P.1197) をご参照ください。

切削条件 P.1196

技術情報 P.1197



**M-SPFT - M3 - 0.5**  
型番 呼び(M×P)



■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

| 数量  | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 | 50~ |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 値引率 | 価格表 | 3%  | 5%    | 7%    |     |



在庫品 巻末-3  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

お見積り

EJが特長!

- 一般鋼、調質鋼からステンレスまであらゆる被削材に対応可能な万能型タップです。
- 短ねじ形状と特殊溝形状により切りくずを効率的に排出できます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。