


ミスミ

 
DRESSING STONE FOR DIAMOND & CBN WHEELS

ドレッサー砥石 ダイヤ&CBNホイール用

WSFDP

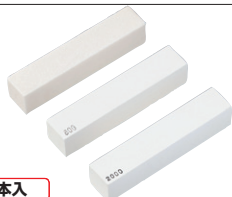

1パック単位 5本入



■砥粒 WA  
■結合度 G

型番	粒度 (#)	全長 L	幅 W	厚さ T	¥通常単価(1個単価) 30パック以上お見積り			
					1~4パック	5~9パック	10~19パック	20~29パック
WSFDP	220	100	20	20	2,450 (490)	2,300 (460)	2,200 (440)	2,050 (410)
	320				2,650 (530)	2,450 (490)	2,350 (470)	2,250 (450)
	600				3,500 (700)	3,250 (650)	3,150 (630)	2,950 (590)

①粒度はご使用のダイヤ、又はCBNホイールの粒度に近いものをお選びください。  
②ドレッシング方法はP.267をご覧ください。



Order 注文例

WSFDP - 220  
型番 粒度 (#)



Delivery 出荷日

在庫品

 
■用途

- ダイヤモンド/ CBNホイールのドレッシング
- ①マイティータッチ(SMV)/ CBタッチ(SCV)には不適となります。(P.275)

Eが特長!

- ドレッシング時間を短縮できます。
- ダイヤモンド/ CBNホイールのドレッシングを少ない損傷で行えます。

関連商品



ダイヤ&CBNホイール  
P.269~272

トラスコ中山

強力ドレッサーホルダ

切れなくなった砥石や、面が凹凸になった砥石の切れ味・真円を再生します

1 目日出荷

- 〔仕様〕
- 刃幅約(mm) : 18
  - 〔付属品〕
  - 刃付(12枚)



DH-240M

1丁単位

型番	全長	幅	¥通常単価
DH-240M	200	48	1,610
DH-265	265	50	1,970

トラスコ中山

強力ドレッサーホルダ専用替刃

DH-240M、DH-265兼用替刃

1 目日出荷



1パック単位 12枚入


型番	外径	内径	¥通常単価
DH-265K-P	28	6.4	330

クレトイシ

電着ブロック

マグネットテーブルに簡単に装着できる平面用ドレッサです

在庫品

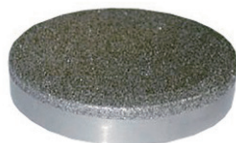

1枚単位

型番	外径	厚さ	砥粒	粒度 (#)	¥通常単価
SX01001	50	10	ダイヤモンド	80	15,000

DREMEL

ドレッシングストーン

非常に硬く、黒い砥粒が使い古した砥石を蘇えさせます

在庫品



3個単位

型番	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	注文単位数量	¥通常単価
415	25.4	9.5	9.5	3	410

ミスミ VONA ドレッサー砥石 検索

WEBなら当日・翌日出荷1万円以上

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。