


ミスミ

スティック砥石

SWASC (WA砥粒)



●結合度 I ●硬度 中
●結合剤 V (ビトリファイド)

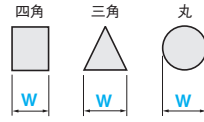

1パック単位 5本入

型番	形状 (選択)	全長 L (mm)	W (mm)	粒度 (#) (選択)	¥通常単価 1~4パック		
					2(三角)	3(丸)	
SWASC	2(△三角)	100	4	320 400	3,330	4,280	
				600	3,540	4,580	
				800	3,960	5,110	
				1000	4,380	5,530	
				320 400	2,400	3,650	
				600	2,610	3,860	
	3(○丸)		6	800	2,920	4,380	
				1000	3,130	4,790	
				9	320 400	3,330	4,280
					600	3,540	4,580
					800	3,960	5,110
					1000	4,380	5,530



Order
注文例

SWASC - 2 - 100 - 4 - 800
型番 形状 全長(L) 幅(W) 粒度(#)

EGが特長!

●SWASC (WA砥粒)
スティック砥石の異形状。磨きに適するため、鏡面
仕上の前工程に最適です。



Delivery
出荷日

在庫品



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率		2%	4%	6%	
価格表					

お見積り

ミスミ


スティック砥石ホルダ

SFH



●砥石は付属しておりません。

●材質 硬質プラスチック

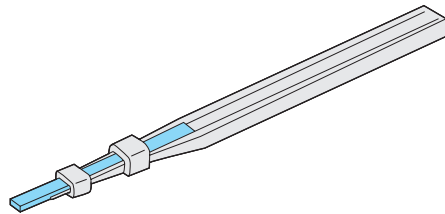

1本単位

型番	適用砥石			¥通常単価 30本以上お見積り				
	No.	厚みT(mm)	幅W(mm)	全長L(mm)	1~2本	3~4本	5~9本	10~29本
SFH	1	0.5 ~1	4	100 ~150	970	940	920	870
	2		6		970	940	920	870
	3		10		970	940	920	870
	4	6	970		940	920	870	
	5	3	13		970	940	920	870
	6		13		970	940	920	870



Order
注文例

SFH 3
型番 No.



Delivery
出荷日

3 日日出荷



Example
使用例

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

- DIA・CBN砥石
- 一般研削砥石
- ドレッサー砥石
- オフセット
フレキシブル砥石
- ディスク
- シート研磨材
- ベルト研磨材
- DIA・CBNバー
- 超硬バー
- 軸付砥石
- 軸付ホイール
- 軸付ブラシ
- カップブラシ
- スティック砥石
- ヤスリ
- バリ取りツール
- 研磨材