
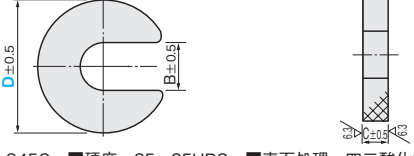


ミスミ
SLIT WASHERS

治具用割り座金




JSW



■材質 S45C ■硬度 25~35HRC ■表面処理 四三酸化鉄皮膜

EX Example 使用例

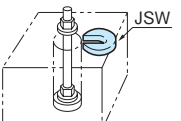

1個単位

型番	No.	D	B	C	重量 (g)	¥通常単価 1~49個
JSW	8	25	8.4	6	17	600
		30	8.4	8	37	610
		35	8.4	8	48	700
		40	8.4	8	66	780
		45	8.4	8	85	960
	10	30	10.5	8	32	610
		35	10.5	8	46	700
		40	10.5	8	63	780
		45	10.5	8	82	960
		50	10.5	10	130	1,150
12	60	10.5	10	192	1,440	
	70	10.5	10	269	1,740	
	35	13	8	39	700	
	40	13	8	58	780	
	45	13	8	77	960	
16	50	13	10	123	1,150	
	60	13	10	185	1,440	
	70	13	10	260	1,740	
	80	13	10	346	2,210	
	50	17	10	112	1,150	
60	17	10	172	1,440		

①No.は適用ボルトMサイズを示しています。

型番	No.	D	B	C	重量 (g)	¥通常単価 1~49個	
JSW	16	70	17	10	245	1,490	
		80	17	10	330	2,210	
		90	17	12	512	2,780	
		100	17	12	645	3,180	
	20	70	21	10	230	1,740	
		80	21	10	313	2,210	
		90	21	12	491	2,780	
		100	21	12	620	3,180	
		24	70	25	10	213	1,740

Order 注文例

JSW 10 - 30

型番 No. D

Delivery 出荷日

在庫品

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)


数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り


ミスミ

HOOK WASHERS WITH BOLTS

治具用力ギ座金



JHW

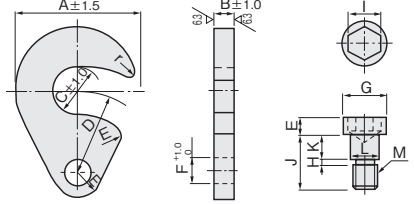

■材質 SS400
■硬度 25~35HRC (浸炭焼入)
■表面処理 四三酸化鉄皮膜
■付属品 ショルダーボルト

1セット単位

型番	No.	M×P (並目)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	r	重量 (g)	¥通常単価 1~4セット
JHW	8	M6×1.0	26	6	9	21	8	8.5	12	2	8	14	6.5	8.3	2.5	30	2,110
	10	M6×1.0	32	6	11	24	8	8.5	12	2	8	14	6.5	8.3	2.5	40	2,450
	12	M8×1.25	40	9	13.5	27	10	10.5	15	2	10	19	8.5	10.3	3	80	3,400
	16	M8×1.25	50	9	18	33	10	10.5	15	2	10	19	8.5	10.3	3	110	3,690
	20	M10×1.5	60	9	22	38	10	12.5	15	2	10	19	8.5	12.3	3	150	5,310
24	M10×1.5	65	9	26	42	12	12.5	18	2	18	28	10.5	12.3	4	220	4,860	

①No.は適用ボルトMサイズを示しています。 ②この商品はショルダーボルトとのセットでの販売になります。

Order 注文例

JHW 10

型番 No.

Delivery 出荷日


在庫品

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

EX Example 使用例

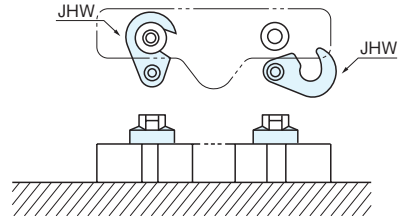

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。