

# スタンダードなドリルがパックでさらにお得に

ドリル

ミスミ

HSS DRILLS

## ハイス鋼ドリル


● ストレートシャンク / レギュラー -STRAIGHT SHANK / REGULAR LENGTH-

SD□-PACK / SD (ハイス鋼)  
SDC□-PACK / SDC (コバルトハイス鋼)

パック商品



G-SD□-PACK / G-SD (TiNコート・ハイス鋼)

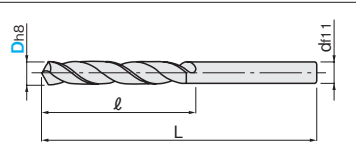

SD SDC-G-SD (D ≤ 0.9) シンニング無し  
SD SDC-G-SD (D ≥ 1.0) S形シンニング



- シャンク径 (d) は直径 (D) と同じです。
- ホモ処理 = 四三酸化鉄皮膜処理
- SD, SDC の直径 2.3mm 以下はホモ処理は施しておりません。

材質				
	SD-G-SD	SDC	SD-SDC	G-SD
仕様				
	118°	レギュラー	22°-29°	再研磨

直径D	公差 (h8)	シャンク径d	公差 (f11)
0.2~3	0 -0.014	0.2~3	-0.006 -0.066
3.1~6	0 -0.018	3.1~6	-0.010 -0.085
6.1~10	0 -0.022	6.1~10	-0.013 -0.103
10.1~13	0 -0.027	10.1~13	-0.016 -0.126

型番	一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
SD	○	△			△		△	△	△
SDC	○	○					○	○	△
G-SD	○	○			△		○	○	△

○=適 △=可

型番 SD (ハイス鋼) / SDC (コバルトハイス鋼) / G-SD (TiNコート・ハイス鋼) 1本単位 1パック単位 5~10本入

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック入数	¥通常単価								
				SD (ハイス)			SDC (コバルトハイス)			G-SD (TiNコート・ハイス)		
				SD□-PACK (パック品)	SD (単品)	SDC□-PACK (パック品)	SDC (単品)	G-SD□-PACK (パック品)	G-SD (単品)			
				1パック	2~4パック	1~4本	1パック	2~4パック	1~4本	1パック	2~4パック	1~4本
0.2	3	19	10本	4,700	4,230	-	-	-	-	-	-	-
0.3	3	19	10本	3,200	2,880	-	-	-	-	-	-	-
0.4	5	20	10本	2,730	2,460	-	-	-	-	-	-	-
0.5	6	22	10本	2,100	1,890	-	-	-	-	5,010	4,510	-
0.6	7	24	10本	2,100	1,890	-	-	-	-	4,550	4,100	-
0.7	9	28	10本	1,900	1,710	-	-	-	-	4,190	3,770	-
0.8	10	30	10本	1,700	1,530	-	-	-	-	3,990	3,590	-
0.9	11	32	10本	1,800	1,620	-	-	-	-	3,810	3,430	-
1	12	34	10本	1,570	1,410	-	2,900	2,610	-	3,810	3,430	-
1.1	14	36	10本	1,800	1,620	-	3,400	3,060	-	3,610	3,250	-
1.2	16	38	10本	1,700	1,530	-	3,200	2,880	-	3,430	3,090	-
1.3	16	38	10本	1,800	1,620	-	3,400	3,060	-	3,610	3,250	-
1.4	18	40	10本	1,800	1,620	-	3,400	3,060	-	3,610	3,250	-
1.5	18	40	10本	1,560	1,400	-	2,900	2,610	-	3,610	3,250	-
1.6	20	43	10本	1,600	1,440	-	3,200	2,880	-	2,730	2,460	-
1.7	20	43	10本	1,800	1,620	-	3,400	3,060	-	3,000	2,700	-
1.8	22	46	10本	1,700	1,530	-	3,300	2,970	-	2,730	2,460	-
1.9	22	46	10本	1,700	1,530	-	3,300	2,970	-	2,730	2,460	-
2	24	49	10本	1,530	1,380	-	2,900	2,610	-	2,700	2,430	-
2.1	24	49	10本	1,700	1,530	-	3,300	2,970	-	3,940	3,550	-
2.2	27	53	10本	1,700	1,530	-	3,300	2,970	-	3,940	3,550	-
2.3	27	53	10本	1,700	1,530	-	3,200	2,880	-	3,580	3,220	-
2.4	30	57	10本	1,700	1,530	-	3,300	2,970	-	3,940	3,550	-
2.5	30	57	10本	1,530	1,380	-	2,900	2,610	-	3,500	3,150	-
2.6	30	57	10本	1,700	1,530	-	3,200	2,880	-	3,500	3,150	-
2.7	33	61	10本	1,700	1,530	-	3,200	2,880	-	3,580	3,220	-
2.8	33	61	10本	1,600	1,440	-	3,100	2,790	-	3,770	3,390	-
2.9	33	61	10本	1,700	1,530	-	3,200	2,880	-	3,580	3,220	-
3	33	61	10本	1,900	1,710	-	2,600	2,340	-	3,500	3,150	-
3.1	36	65	10本	1,900	1,710	-	3,700	3,330	-	4,280	3,850	-
3.2	36	65	10本	1,700	1,530	-	3,200	2,880	-	4,280	3,850	-
3.3	36	65	10本	1,700	1,530	-	3,600	3,240	-	4,280	3,850	-
3.4	39	70	10本	1,800	1,620	-	3,200	2,880	-	4,100	3,690	-
3.5	39	70	10本	1,700	1,530	-	3,800	3,420	-	4,100	3,690	-
3.6	39	70	10本	2,100	1,890	-	4,000	3,600	-	4,740	4,270	-
3.7	39	70	10本	2,100	1,890	-	3,600	3,240	-	4,740	4,270	-
3.8	43	75	10本	1,800	1,620	-	4,100	3,690	-	4,740	4,270	-
3.9	43	75	10本	2,100	1,890	-	3,600	3,240	-	4,740	4,270	-
4	43	75	10本	1,800	1,620	-	4,300	3,870	-	4,700	4,230	-
4.1	43	75	10本	2,500	2,250	-	4,700	4,230	-	5,280	4,750	-
4.2	43	75	10本	2,320	2,090	-	4,300	3,870	-	4,650	4,190	-
4.3	47	80	10本	2,500	2,250	-	4,700	4,230	-	4,650	4,190	-
4.4	47	80	10本	2,500	2,250	-	4,700	4,230	-	4,650	4,190	-
4.5	47	80	10本	2,320	2,090	-	4,300	3,870	-	4,650	4,190	-
4.6	47	80	10本	2,800	2,520	-	5,400	4,860	-	5,950	5,360	-
4.7	47	80	10本	2,800	2,520	-	5,400	4,860	-	5,950	5,360	-
4.8	52	86	10本	2,800	2,520	-	5,400	4,860	-	5,950	5,360	-
4.9	52	86	10本	2,900	2,610	-	5,700	5,130	-	5,950	5,360	-
5	52	86	10本	2,600	2,340	-	5,000	4,500	-	5,800	5,220	-
5.1	52	86	10本	3,410	3,070	-	6,300	5,670	-	6,600	5,940	-
5.2	52	86	10本	3,100	2,790	-	5,800	5,220	-	7,750	6,980	-
5.3	52	86	10本	3,410	3,070	-	6,300	5,670	-	7,750	6,980	-
5.4	57	93	10本	3,410	3,070	-	6,300	5,670	-	7,750	6,980	-

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック 入数	¥通常単価								
				SD (ハイス)			SDC (コバルトハイス)			G-SD (TINコート・ハイス)		
				SD□-PACK (パック品)		SD (単品)	SDC□-PACK (パック品)		SDC (単品)	G-SD□-PACK (パック品)		G-SD (単品)
				1パック	2~4パック	1~4本	1パック	2~4パック	1~4本	1パック	2~4パック	1~4本
5.5	57	93	10本	3,100	2,790	—	5,800	5,220	—	6,600	5,940	—
5.6	57	93	10本	3,600	3,240	—	7,200	6,480	—	7,810	7,030	—
5.7	57	93	10本	3,600	3,240	—	7,200	6,480	—	7,810	7,030	—
5.8	57	93	10本	3,600	3,240	—	7,200	6,480	—	7,810	7,030	—
5.9	57	93	10本	3,700	3,330	—	7,600	6,840	—	7,810	7,030	—
6	57	93	10本	3,570	3,210	640	6,500	5,850	1,110	6,600	5,940	1,490
6.1	63	101	10本	3,900	3,510	790	8,100	7,290	1,390	9,390	8,450	1,790
6.2	63	101	10本	3,900	3,510	790	8,100	7,290	1,390	9,390	8,450	1,790
6.3	63	101	10本	3,900	3,510	790	8,100	7,290	1,390	9,390	8,450	1,790
6.4	63	101	10本	3,900	3,510	790	8,100	7,290	1,390	9,390	8,450	1,790
6.5	63	101	10本	3,700	3,330	720	7,300	6,570	1,250	7,900	7,110	1,690
6.6	63	101	10本	4,500	4,050	890	9,400	8,460	1,560	11,030	9,930	1,930
6.7	63	101	10本	4,500	4,050	890	—	—	1,560	11,030	9,930	1,930
6.8	69	109	10本	4,500	4,050	890	9,400	8,460	1,560	9,900	8,910	1,780
6.9	69	109	10本	4,800	4,320	960	10,100	9,090	1,680	11,030	9,930	1,990
7	69	109	10本	4,000	3,600	810	8,500	7,650	1,420	9,900	8,910	1,780
7.1	69	109	10本	6,250	5,630	1,090	11,400	10,260	1,910	11,410	10,270	2,030
7.2	69	109	10本	5,300	4,770	1,040	10,900	9,810	1,820	11,410	10,270	2,030
7.3	69	109	10本	6,250	5,630	1,090	—	—	1,910	11,410	10,270	2,030
7.4	69	109	10本	6,250	5,630	1,090	11,400	10,260	1,910	11,410	10,270	2,030
7.5	69	109	10本	4,800	4,320	970	10,200	9,180	1,690	11,410	10,270	2,030
7.6	75	117	10本	5,700	5,130	1,230	13,000	11,700	2,160	13,610	12,250	2,230
7.7	75	117	5本	2,700	2,430	1,190	6,250	5,630	2,080	6,800	6,120	2,230
7.8	75	117	5本	2,700	2,430	1,170	6,100	5,490	2,040	6,800	6,120	2,230
7.9	75	117	5本	2,850	2,570	1,230	6,500	5,850	2,160	6,800	6,120	2,230
8	75	117	5本	2,550	2,300	1,010	5,350	4,820	1,780	6,100	5,490	1,910
8.1	75	117	5本	3,100	2,790	1,350	6,450	5,810	2,340	7,210	6,490	2,380
8.2	75	117	5本	3,000	2,700	1,330	6,400	5,760	2,290	7,210	6,490	2,380
8.3	75	117	5本	3,100	2,790	1,350	6,450	5,810	2,340	7,210	6,490	2,380
8.4	75	117	5本	3,200	2,880	1,370	6,750	6,080	2,410	7,210	6,490	2,380
8.5	75	117	5本	2,850	2,570	1,230	6,500	5,850	2,160	6,050	5,450	1,960
8.6	81	125	5本	3,550	3,200	1,500	7,250	6,530	2,630	6,450	5,810	2,020
8.7	81	125	5本	3,550	3,200	1,500	7,250	6,530	2,630	7,780	7,000	2,560
8.8	81	125	5本	3,500	3,150	1,530	7,400	6,660	2,710	7,780	7,000	2,560
8.9	81	125	5本	3,500	3,150	1,530	7,400	6,660	2,710	7,780	7,000	2,560
9	81	125	5本	2,950	2,660	1,070	6,200	5,580	2,240	6,450	5,810	2,020
9.1	81	125	5本	4,780	4,300	1,410	8,100	7,290	2,960	8,320	7,490	2,740
9.2	81	125	5本	4,970	4,470	1,470	8,500	7,650	3,070	8,320	7,490	2,740
9.3	81	125	5本	4,850	4,370	1,430	—	—	3,000	8,320	7,490	2,740
9.4	81	125	5本	4,970	4,470	1,470	9,150	8,240	3,070	8,320	7,490	2,740
9.5	81	125	5本	3,600	3,240	1,310	7,600	6,840	2,720	6,950	6,260	2,080
9.6	87	133	5本	5,300	4,770	1,570	9,350	8,420	3,260	8,760	7,880	2,870
9.7	87	133	5本	5,300	4,770	1,570	9,350	8,420	3,260	8,760	7,880	2,870
9.8	87	133	5本	5,300	4,770	1,570	9,350	8,420	3,260	8,760	7,880	2,870
9.9	87	133	5本	5,790	5,210	1,710	9,900	8,910	3,550	9,610	8,650	2,870
10	87	133	—	—	—	960	—	—	2,540	—	—	1,750
10.1	87	133	—	—	—	1,350	—	—	—	—	—	—
10.2	87	133	—	—	—	1,280	—	—	—	—	—	—
10.3	87	133	—	—	—	1,280	—	—	—	—	—	—
10.4	87	133	—	—	—	1,350	—	—	—	—	—	—
10.5	87	133	—	—	—	1,160	—	—	3,060	—	—	2,030
10.6	87	133	—	—	—	1,600	—	—	—	—	—	—
10.7	94	142	—	—	—	1,600	—	—	—	—	—	—
10.8	94	142	—	—	—	1,600	—	—	—	—	—	—
10.9	94	142	—	—	—	1,600	—	—	—	—	—	—
11	94	142	—	—	—	1,200	—	—	—	—	—	2,130
11.1	94	142	—	—	—	1,700	—	—	—	—	—	—
11.2	94	142	—	—	—	1,620	—	—	—	—	—	—
11.3	94	142	—	—	—	1,700	—	—	—	—	—	—
11.4	94	142	—	—	—	1,620	—	—	—	—	—	—
11.5	94	142	—	—	—	1,420	—	—	—	—	—	2,390
11.6	94	142	—	—	—	1,760	—	—	—	—	—	—
11.7	94	142	—	—	—	1,840	—	—	—	—	—	—
11.8	94	142	—	—	—	1,760	—	—	4,680	—	—	—
11.9	101	151	—	—	—	1,840	—	—	—	—	—	—
12	101	151	—	—	—	1,430	—	—	—	—	—	2,590
12.1	101	151	—	—	—	1,910	—	—	—	—	—	—
12.2	101	151	—	—	—	1,910	—	—	—	—	—	—
12.3	101	151	—	—	—	1,910	—	—	—	—	—	—
12.4	101	151	—	—	—	2,010	—	—	—	—	—	—
12.5	101	151	—	—	—	1,680	—	—	4,480	—	—	3,360
12.6	101	151	—	—	—	2,130	—	—	—	—	—	—
12.7	101	151	—	—	—	2,050	—	—	—	—	—	—
12.8	101	151	—	—	—	2,130	—	—	5,660	—	—	—
12.9	101	151	—	—	—	2,130	—	—	—	—	—	—
13	101	151	—	—	—	1,680	—	—	—	—	—	3,570



Order  
注文例

**SD 10**

型番 直径(D)

●パック品

**SD 10 - PACK**

型番 直径(D) パック



Price  
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

SD□-PACK/SDC□-PACK/G-SD□-PACK

数量	1	2~4	5~9	10~	お見積り
値引率	価格表	価格表	20%		

※値引率は第1スライドに対する値引率となります。

SD / SDC / G-SD

数量	1~4	5~9	10~49	50~	お見積り
値引率	価格表	10%	15%		

切削条件 P.766



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-3

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。