

■特长：槽宽8mm-50系列欧标工业铝型材适用于大型结构的框架组合。如重型罩盖、设备架台，重型货架等。



Order
订货范例


①型式—②型式

LCF8—5050

— ③L

— 1000


■铝合金型材

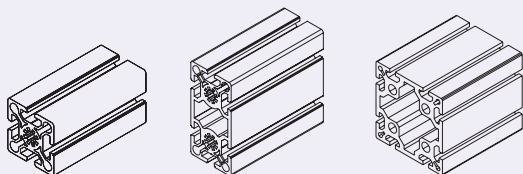


CAD 2D 3D

Type	材质	表面处理
LCF8-□□□□	6063-T5	本色阳极氧化处理


LCF8—5050

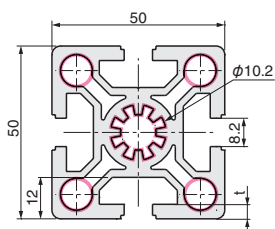

LCF8—50100

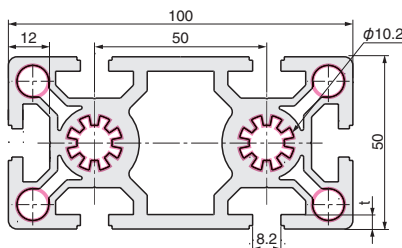

LCF8—100100

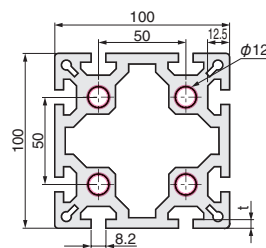

①型式	②型式	③L 指定单位0.5mm	壁厚t (mm)	重量 kg/m	集合惯性矩		截面惯性矩	
					I_x (cm ⁴)	I_y (cm ⁴)	Z_x (cm ³)	Z_y (cm ³)
LCF8	5050	50~4000	4.2	2.84	25.81	25.81	10.32	10.32
	50100			5.39	191.09	51.21	38.22	20.48
	100100		5	10.2	447.2	447.2	89.45	89.45

①由于是廉价经济型产品，表面上有可能有细微伤痕和瑕疵，如对表面及端面有较高要求请慎重选该产品。



重要提醒信息

欧标铝合金型材和MISUMI既存日标铝型材配件不通用，推荐使用L开头欧标经济型型材配件：

配件种类	型式1	型式2	型式3	型式4
连接件	LBJ8—40	LBC8—90	—	—
螺母	LNTN8—40—6	LNHRN8—40—8	LNSN8—40—8	LTTB8—8—20
端盖	LCEC8—5050—B	—	—	—
密封条	LMCSB8(黑)	LMCSG8(灰)	LMUSB8(U型黑)	—



Delivery
交货期

3 天 发 货

① 上海发货

数量分类	标准订购		
	小单	中单	大单
数 量	1 ~ 50	51 ~ 500	501 ~
交货期	通常	7天	另外询交期

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。

请询价 下述2种方法



Web报价



FAX报价

请致电：021-6710-8701



Alterations
追加加工

①②型式

LCF8—5050

— ③L

— 1000

— (LTP · RTP · TPW)

LTP

① 螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅 P.39~44