

欧标型材专用配件，因尺寸不同和米思米非C·VALUE现有铝型材不通用。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (①Type · ②No.) - ③安装方向

订货范例 GFFB-50100 - L

GHPJ8-30


■ 铝合金型材用地脚支架




CAD 2D 3D

库存

Type	材质	表面处理
GFFB	碳钢	镀锌

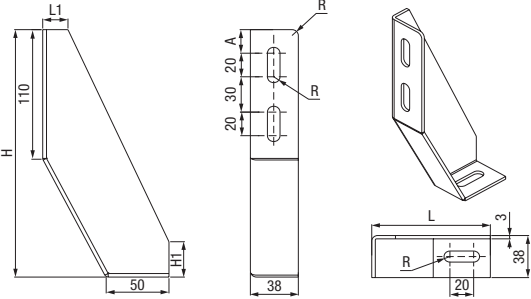


■ 铝合金型材用自由角度支架

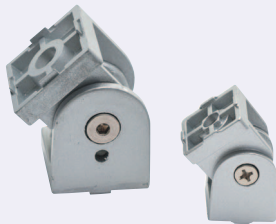

CAD 2D 3D

库存

Type	材质
GHPJ	锌铝合金

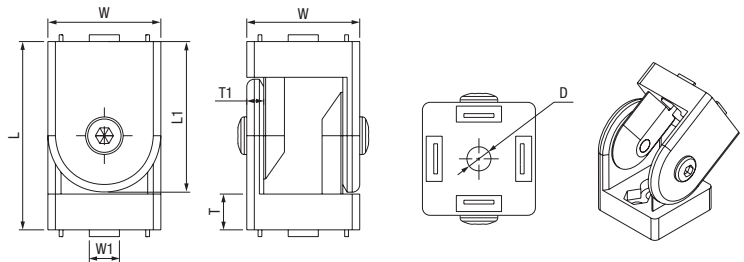

■ 铝合金型材用地脚支架

型式		③ 安装方向	型材系列	L	L1	H	H1	A	R	适用配件			
① Type	② No.									螺栓	数量	螺帽	数量
GFFB	8-50100	L	30/40	80	15	170	25	20	5	LTCM	2	LNHRN8 / LNTN8	2
		R	30/40	80	15	170	25	20	5	LTCM	2	LNHRN8 / LNTN8	2
	10-90210	L	45/50/60	100	20	210	30	20	5	LTCM	2	LNHRN10 / LNTN10	2
		R	45/50/60	100	20	210	30	20	5	LTCM	2	LNHRN10 / LNTN10	2

☞ 配套使用的螺栓和螺帽需另外购买。

■ 铝合金型材用自由角度支架

型式		型材系列	L	L1	W	W1	D	T	T1
① Type	② No.								
GHPJ	8-30	3030	50	35.5	30	8.2	φ7.7	7	4
	8-40	4040	60	48.5	40	8.2	φ8.3	9	6
	10-45	4545	65.6	53.5	44.5	10	φ12	10	6



Delivery 交货期



库存品

☞ 隔日上海发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	小单	中单	大单
数量	1~50	51~500	501~
交货期	通常	3天	另外询交期




☞ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。



Example 使用范例

铝合金型材用地脚支架

铝合金型材用自由角度支架

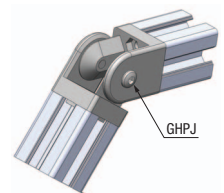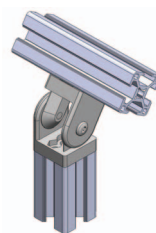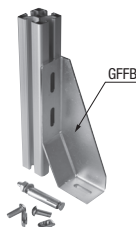

请询价 下述2种方法



Web报价



FAX报价

请致电：021-6710-8701